



# Nachfüllvibrationsdosierer

NVD3/5 - NVD4/40



- Vollständiger Leerlauf bis zum letzten Teil
- Füllmengen von 5 l bis 40 l
- Füllgewicht bis zu 20 kg

Typ	NVD3/5	NVD4/10	NVD4/15	NVD4/20	NVD4/40
A	300 mm	426 mm	426 mm	426 mm	426 mm
B	260 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
C	98 mm	163 mm	163 mm	163 mm	163 mm
D	72 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
E	11 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
F	164 mm	214 mm	214 mm	214 mm	214 mm
G	546 mm	695 mm	740 mm	796 mm	999.5 mm
H	121 mm	141 mm	197 mm	216 mm	310 mm
I	94 mm	124 mm	125 mm	194 mm	194 mm
K	163 mm	229 mm	251 mm	316 mm	369.3 mm
L	295 mm	384 mm	424 mm	444 mm	524 mm
M	180 mm	182.5 mm	207 mm	252 mm	396.5 mm

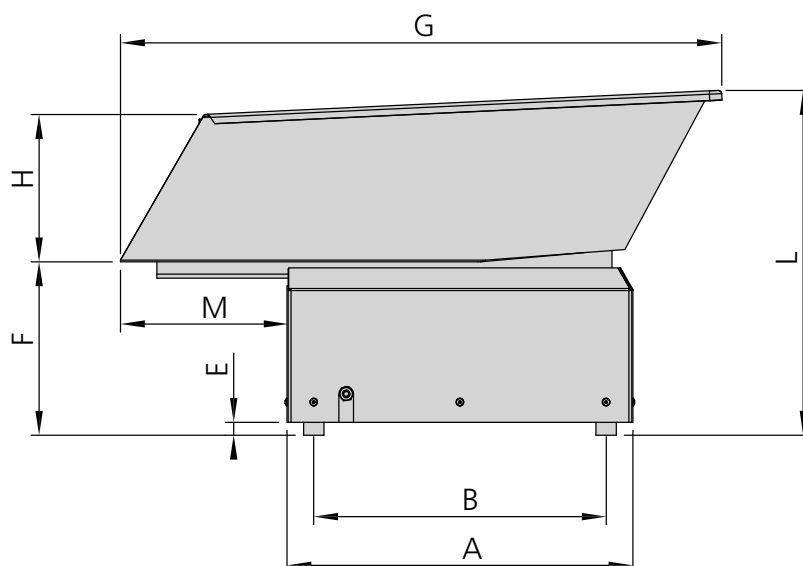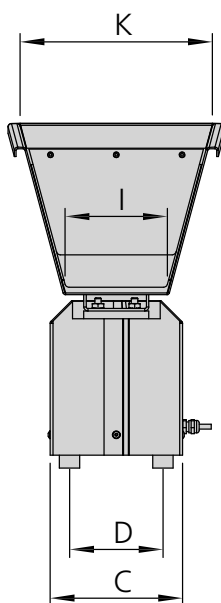



<b>NVD</b>	
Betriebstemperatur	10 - 45 °C

Typ	NVD3/5	NVD3/5	NVD4/10	NVD4/10	NVD4/15	NVD4/15
<b>Bestellnummer</b>	<b>50439542</b>	<b>50439547</b>	<b>50439543</b>	<b>50439548</b>	<b>50439544</b>	<b>50439549</b>
Netzanschluss (Netzspannung/Netzfrequenz)	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	46 VA	23 VA	184 VA	92 VA	184 VA	92 VA
Nettogewicht	15.4 kg	15.4 kg	41 kg	41 kg	42.4 kg	42.4 kg
Füllvolumen	5 l	5 l	10 l	10 l	15 l	15 l
Max. Füllgewicht	9 kg	9 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Arithmetischer Mittenrauwert Ra	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm
Gemittelte Rautiefe Rz	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

Typ	NVD4/20	NVD4/20	NVD4/40	NVD4/40
<b>Bestellnummer</b>	<b>50439545</b>	<b>50439550</b>	<b>50439546</b>	<b>50439552</b>
Netzanschluss (Netzspannung/Netzfrequenz)	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz	230 V/50 Hz	115 V/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	184 VA	92 VA	184 VA	92 VA
Nettogewicht	44.2 kg	44.2 kg	49.4 kg	49.4 kg
Füllvolumen	20 l	20 l	40 l	40 l
Max. Füllgewicht	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Arithmetischer Mittenrauwert Ra	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm	< 0.8 µm
Gemittelte Rautiefe Rz	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54

Hinweis: --- = nicht vorhanden