


Frequenzsteuergerät

SIGA



- Integrierter und einstellbarer Sanftanlauf garantiert ruckfreies Anlaufen des Schwingförderers
- Elektronisches Frequenzsteuergerät zur stufenlosen Ansteuerung von induktiven Lasten
- Frequenzeinstellung in 0.1 Hz-Schritten

Typ	SIGA
A	200 mm
B	100 mm
C	80 mm
D	4 mm
E	20 mm

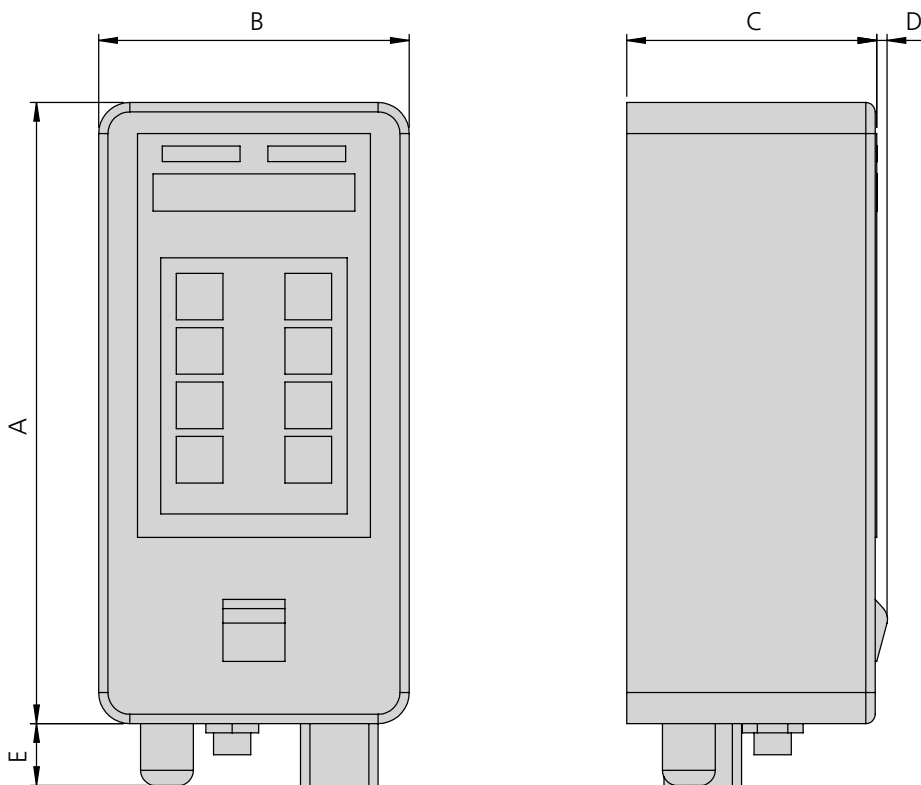



SIGA	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Typ	SIGA
Bestellnummer	50195031
Ausgangsnennstrom	0.025 - 5 A
Ausgangsfrequenz	5 - 200 Hz
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung	230 VAC
Ausgangsspannung	50 - 200 VAC
Nettogewicht	1.7 kg
Sicherungen	2x6.3 A (F)
Schutzart	IP54